


品番：EA809-73

品名：φ 92xM10mm ダイヤモンドホイル(コンクリート下地用)

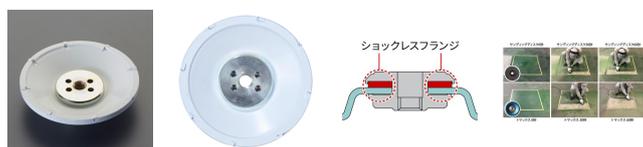

販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/17 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	CC-W4
商品名	トマックス8	用途	弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付タイル、接着剤など
最大回転数	14500rpm	外径	92mm
ねじサイズ	M10×1.5mm	チップ数	8P
厚膜研削も抜群のスピード			
樹脂塗膜や接着剤のはがし作業に最適			
ショックレスフランジが振動を吸収、低減			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.