


品番：EA809-88

品名：φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		

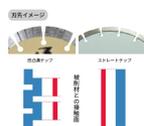

#### 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SW-BG6
商品名	切れ味バツガン	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石、ブロックの切断
最大回転数	10100rpm	外径	150mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm
セグメントタイプ			
リムタイプと比べて切断スピードが速く、冷却効果も高い			
切粉の排出量、切れ味の安定性が高いショートチップ採用			
被削材との側面抵抗が少なく切断スピードが速い凸凹溝チップ			
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.