
 
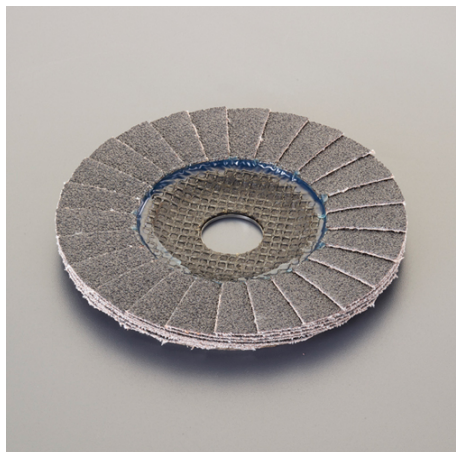


品番：EA809AL-45

品名：# 40/125mm フラップディスク(アルミ用)



販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/26 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		

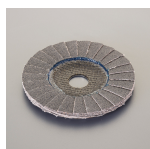

#### 仕様

穴径(mm)	22.23	外径(mm)	125
最大回転数	12,200	粒度	#40
材質	シリコンカーバイド		
アルミ合金、チタン、ガラス、セラミック、プラスチック用			
アルミ合金の溶接時の下処理と仕上げに最適です。			
CFRP、GFRPの加工にも使用できます。			
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。			
6層のフラップで長寿命。			
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。			
125mmディスクグラインダー用			
多層研磨コーティング			
シリコンカーバイト砥粒を使用しているため、特にアルミでの研削作業に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

