


品番：EA809BG-20B

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

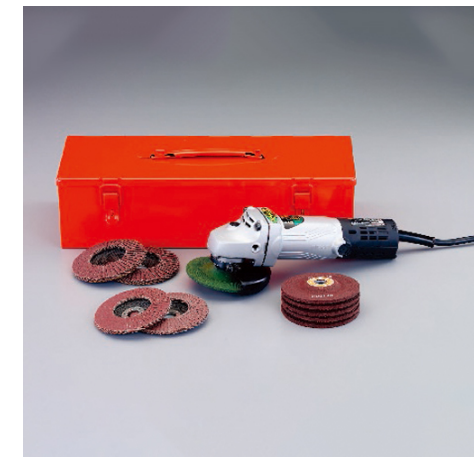

販売価格	20,900円(税抜)／ 22,990円(税込)			
カタログ価格	20,900円(税抜)／22,990円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 11:10現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10MH※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BG-2) ・オフセット砥石×5枚 (#24) (EA809YE-124) ・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A) ・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A) ・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・モーター: 100V・720W・7.4A ・砥石サイズ: φ 100×穴径: 15mm ・スピンドル径: M10×1.5 ・回転数: 12000rpm ・最大出力: 930W ・コード長: 2.5m ・サイズ: 280×60×60(H)mm ・重量: 1.6kg ・付属品: #36レジノイド砥石×1(本体付属) ・替カーボンブラシ: EA813HH-4(標準付属) ・ストップカーボンブラシ: EA813HH-14 ・二重絶縁、スピンドルロック付 ・替カーボンブラシ: (標準)EA813HH-4、(ストップ)EA813HH-14
〈オフセット砥石仕様〉	・外径: 100mm ・穴径: 15mm ・厚み: 4mm ・粒度: #24 ・砥粒: A/WA ・硬度: P ・最大回転数: 13690rpm	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	・外径: 100mm ・穴径: 15 (16) ・粒度: #40 ・最大回転数: 15300rpm ・ベース材質: ファイバーグラス ・研磨砥粒材質: アルミニウムオキシド ・用途: 一般鋼用 ・アングルタイプ

	・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。		
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ	〈ケース仕様〉	・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付

代替品

	品番 EA809BD-40C コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.