


品番：EA809BX-109

品名：100mm/10.8V ディスクグラインダ-(充電式/本体)

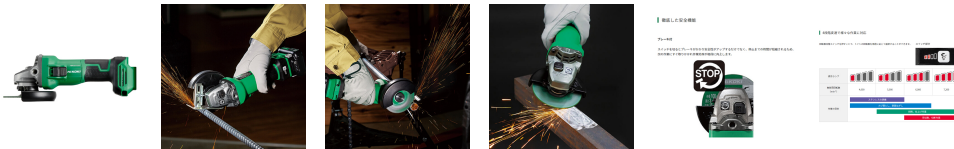

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,800円(税抜) / 22,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,800円(税抜) / 22,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 23:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0833ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G1210DA(NN) |
| 仕様 | 本体のみ | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) |
| 充電時間 | 約60分(別売:EA813HD-16・EA813H-12使用時) | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
| 回転数 | 4,000~7,200rpm | スピンドル径 | M10×1.5 |
| サイズ | 285×60(H)mm(別売:EA813HD-16装着時) | 重量 | 1.7kg(別売:EA813HD-16装着時) |
| 機能 | フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システム | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 付属品 | レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、オイルワッシャB3【ダイヤ用】 | 一充電当たりの作業量 | 【鉄筋の切断】 切断トイン(研ちゃんカットII)外径: 100mm、材料: φ10mm鉄筋(SD345)、推力: 15N…約40本 |

※バッテリー、充電器は別売です。

細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ

業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ

※2023年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)

14.4V製品と同等の作業スピード

10.8V製品ながらメーカー製品G14DSL2と同等の作業性能を実現

ブレーキ付

スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。

4段階変速で様々な作業に対応

回転数切替スイッチを押すことで、トインの回転数を用途に応じて選択することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.