


品番：EA809BX-15A

品名：100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)




販売価格	92,400円(税抜)／101,640円(税込)		
カタログ価格	92,400円(税抜)／101,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		

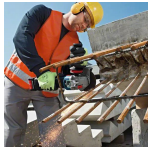

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS18V-10SC4
バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)	充電時間	約68分(空→75%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)
回転数	4500～9000回転/分	スピンドル径	M10×1.5
サイズ	358×110(H)mm	重量	2.8kg
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	材質	ポリアミド樹脂(PA)
付属品	キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ		
※砥石は別売です。※			
最高の安全性! (ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)			
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能			
コード式1000W機種並のハイパワー! 新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現			
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能			
ブラシレスモーター			

代替品

	<p>品番 EA809BX-12B</p> <p>コメント 仕様ご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.