


品番：EA809CD-56

品名：100x15mm/#240 ディスクホイール (三面)

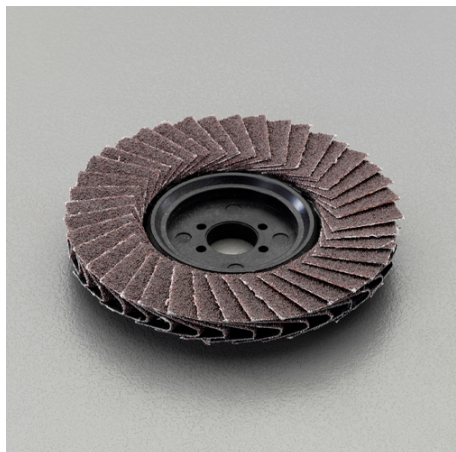

販売価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
カタログ価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0971ページ		



### 仕様

メーカー	柳瀬 (YANASE)	型番	KMA10
用途	表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など	粒度	#240
砥材	A(アルミナ)	直径	100mm
穴径	15mm	最大回転数	13000rpm
重量	55g		

使いやすさを追求し、研磨布ペーパーの表・裏・側面の3面が使用できます。

側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。

基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!

作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!

平面研磨にも最適!

### 代替品

	品番	EA809CT-9A
	コメント	違い: 三面タイプではありません



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.