


品番：EA809CM-4

品名：#100/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)

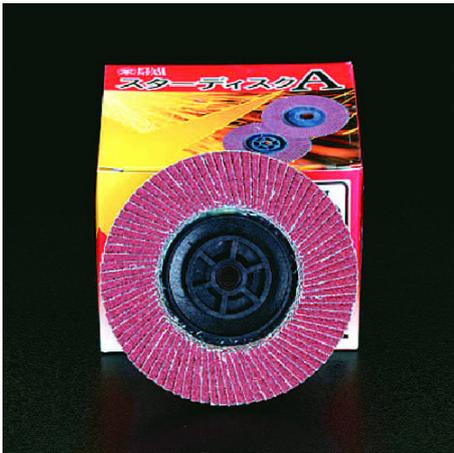

販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 04:41現在)		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	0971ページ		



#### 仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	型番	STAR-A1
商品名	スターディスク	用途	溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用
ねじ径	M10×1.5	サイズ	100×18×10mm
粒度	#100	砥粒材質	AA(アルミナ)
最大回転数	13,700rpm	入数	5枚

ネジ穴式:ワンタッチで装着が可能

樹脂型ベースで温度、湿度による変形はしません。また、耐久性、耐熱性に優れています。

#### 〈ご使用上の注意〉

- ・保護メガネ、安全帽、防塵マスク、保護手袋などを着用してください。
- ・研磨工具・研磨機の取扱説明書をよく読んでください。
- ・研磨工具・研磨機には安全カバーを付けてください。
- ・その他の作業者と周囲の安全を確認してください。
- ・作業の周囲には可燃物の無いことを確認してください。
- ・グラインダーにしっかり取付けてください。
- ・急激な圧力を加えないでください。
- ・異常音・異常振動が発生したら直ちに停止してください。
- ・最高使用回転数13,700r.p.m.以下でご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.