


品番：EA809CS-80

品名：#80/100mm ねじ付ワンタッチホイル(薄板)

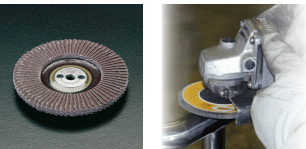

販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/17 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	0971ページ		



繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	OPW10072A80
メーカー商品名	ワンタッチPホイル	用途	一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業（薄板の軽研削・研磨）
対応被削材	一般鋼、ステンレス鋼、アルミ	外径	100mm
穴径	15mm	ねじサイズ	M10×1.5
砥粒	A	粒度	#80
最大回転数	13,700rpm	最高使用周速度	72m/s
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。			
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。			
ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯ブレが生じません。			

代替品

品番	EA809CM-3
コメント	仕様ご確認下さい



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.