


品番：EA809MC-12

品名：# 80/100mm セラミックディスク

	販売価格	865円(税抜)／952円(税込)		
	カタログ価格	865円(税抜)／952円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/28 10:08現在)		
	商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ		1010ページ		

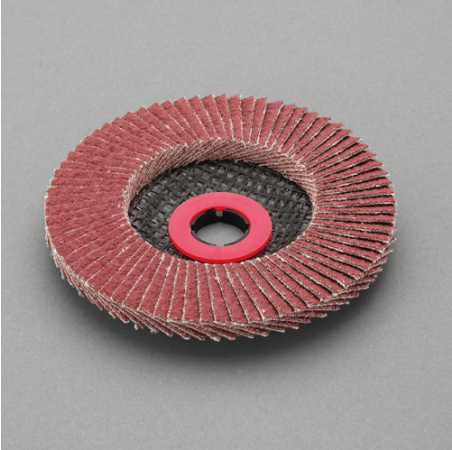

仕様

メーカー	3M	型番	957A 80
用途	ステンレス、一般鋼などの金属研磨。航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、各種メンテナンスに	適応ツール	電動グラインダー、エアグラインダー
粒度	#80	最大回転数	13800rpm
外径	100mm	穴径	15mm
重量	80g		
セラミック砥粒キュービットロン[TM]採用により高研磨力、長寿命を実現しました。			
15mm穴径を採用、ワッシャーを介さず交換が簡単に行えます。			
電動、エアどちらのグラインダーでも使用できます。			

代替品

	品番 コメント	EA809A-116A #80
--	------------	--------------------

