


品番：EA809PT-1

品名：電動サンダーポリッシャー

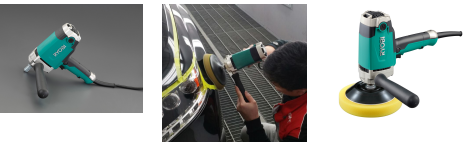

販売価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0（2025/06/08 03:12現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	PE-201
電源	単相・交流100V 50/60Hz	定格電流	11.5A
消費電力	1100W	回転数	600～2000rpm
パッド取付ねじ径	M16(M12)×2.0	コード長	5m
サイズ	194(L)×87(D)×236(H)mm	重量	1.9kg
絶縁方式	二重絶縁	替カーボンブラシ	EA813RA-11
付属品	・補助ハンドル ・片口スパナ(17mm) ・スピンドルねじ(M16)	用途	・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し
軽量、コンパクトボディ			
負荷をかけても回転が落ちない			
フィードバック回路搭載			
高耐久コードホルダー採用			
無段変速			

代替品

--	--



品番 EA809PT-1A
コメント 変更点:色調

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.