

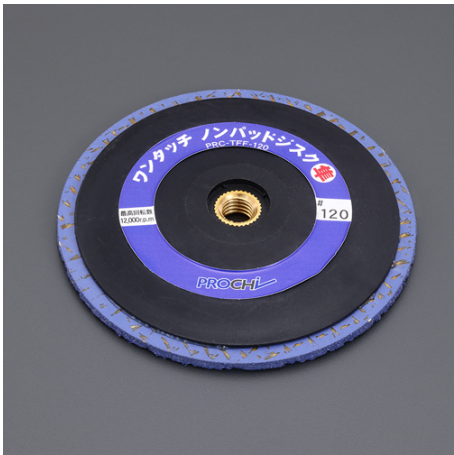


品番：EA809PZ-3

品名：#240/100mm ゴムディスク

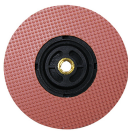

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,020円(税抜)／3,322円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,020円(税抜)／3,322円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/14 06:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ |                              |      |   |

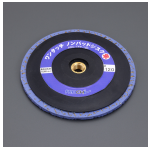

仕様

|                                                        |                 |            |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 直径(mm)                                                 | 100             | 最大回転数(rpm) | 12,000 |
| 粒度(#)                                                  | 240             | 穴径(mm)     | 15     |
| 対応材質                                                   | ステンレス、鉄、アルミ、ガラス |            |        |
| 微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに                               |                 |            |        |
| 細かい砥粒が入ったゴムディスクです。                                     |                 |            |        |
| 最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です。(推奨は7000rpmです) |                 |            |        |
| ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています。                               |                 |            |        |
| 細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。           |                 |            |        |
| ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。                               |                 |            |        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.