



品番：EA809XG-1A

品名：125mm マジックパットセット

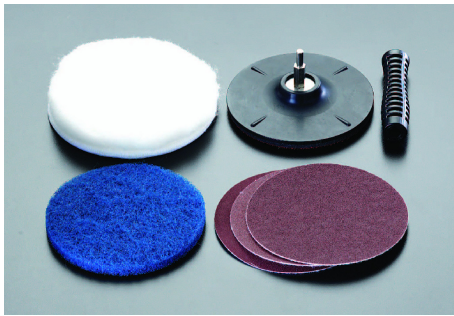

販売価格	4,830円(税抜) / 5,313円(税込)		
カタログ価格	4,830円(税抜) / 5,313円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/25 17:43現在)		
商品入数	1	販売単位	PAK
カタログページ	0965ページ		

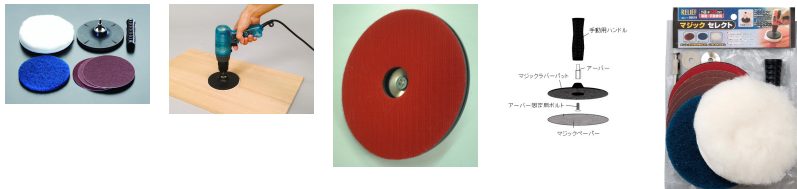

仕様

〈セット内容〉	・マジックパッド(アーバー付) ・手動用ハンドル ・マジックペーパー (#80/#120/#240) ・マジックサンダーバフ ・マジックボンネット	マジックパッドサイズ	φ125mm (アーバー:6mm軸)
適正回転数	マジックペーパー:1500~3000rpm マジックサンダーバフ: 1500~2400rpm マジックボンネット:900~2000rpm	許容回転数	4500rpm

電動・手動兼用の、マジックパッドセット

ワンタッチ式で脱着が簡単にでき、繰り返し使用できます。

【主な使用用途】

- ・マジックペーパー:木工製品の木地研磨や金属製品の塗装、サビ落としなどに
- ・マジックサンダーバフ:金属のヘアライン加工、汚れ、サビ落としや木材・合板のケバ取りに
- ・マジックボンネット:自動車、家具、床、皮などのツヤ出しに

〈使用上のご注意〉

- ・パッド面は、面ファスナー(ワンタッチ式)になっています。パッド面よりはみでないように正確に貼り付けてください。
- ・作業中は同じスピードを保ち、許容回転数でご使用ください。
- ・無理な作業は、素材や製品を傷めるばかりでなくアクセサリなどの破損の原因になり、非常に危険です。必ず、軽く当てる程度に作業をしてください。
- ・作業中は目の保護の為、必ず安全メガネを使用し、粉塵の多い作業には防塵マスクを使用してください。また、回転中のパッドには手や顔を絶対に近づけないでください。
- ・電気ドリルで使用する時は、チャックにしっかり取り付け、使用したキーレンチ(別売)は必ず、取り外してください。取り付けが不十分ですと使

用中にはずれる恐れがあり非常に危険です。

- ・使用前に、ペーパーなどアクセサリがしっかり貼り付いているか確認し、2～3回軽く始動させて安全を確認後、作業をしてください。
- ・使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、製造各社の警告・注意をよく守り安全作業を心がけましょう。

代替品



品番 EA809XG-4

コメント 違い:マジックサンダーバフのみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.