



品番 : EA809YN-236

品名 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(20枚)

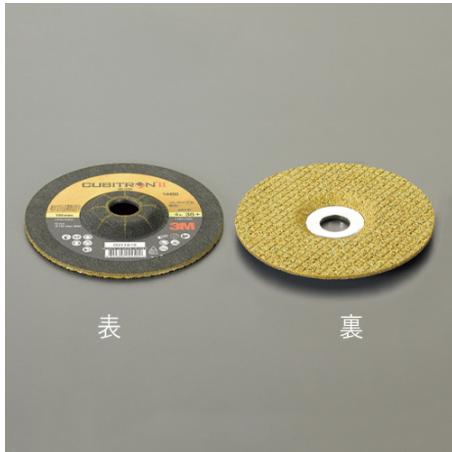

販売価格	8,320円(税抜) / 9,152円(税込)		
カタログ価格	8,320円(税抜) / 9,152円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:50現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	1008ページ		

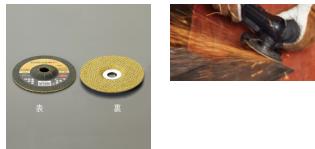

仕様

メーカー	3M	型番	PN14450
商品名	キュービトロン2	用途	溶接ビート除去、切削加工後のバリ取り、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
粒度	#36	砥粒	精密成型砥粒
推奨材質	普通鋼ステンレス	外径	100mm
穴径	15mm	厚み	3.0mm
最大回転数	13,750rpm	入数	20枚

柔軟性を持ち当たりが柔らかいので、きれいな仕上げが可能

高い研削力と仕上がりの良さを併せ持つので、使い分けしていた砥石の複数持ちが不要になり、工程数も削減できます。

三角形の精密成型砥粒が高い研削力を発揮するため、仕上げと研磨力のバランスが良く、これ一枚で多用途使いも可能

セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。

ステンレス鋼、普通鋼など幅広い金属に対応します。

バックアップパッドとともに使いください。

代替品



品番 EA809ZB-36
コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.