


品番：EA809YN-260

品名：100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚)

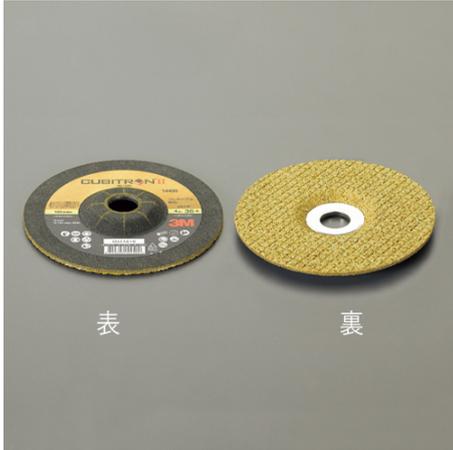

販売価格	8,370円(税抜) / 9,207円(税込)		
カタログ価格	8,370円(税抜) / 9,207円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/16 18:31現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	0970ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	PN14427
商品名	キュービトロン2	用途	溶接ビード除去、切削加工後のバリ取り、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
粒度	#60	砥粒	精密成型砥粒
推奨材質	普通鋼ステンレス	外径	100mm
穴径	15mm	厚み	2.5mm
最大回転数	13,750rpm	入数	20枚

柔軟性を持ち当たりが柔らかいので、きれいな仕上げが可能

高い研削力と仕上がりの良さを併せ持つので、使い分けしていた砥石の複数持ちが不要になり、工程数も削減できます。

三角形の精密成型砥粒が高い研削力を発揮するため、仕上げと研磨力のバランスが良く、これ一枚で多用途使いも可能

セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。

ステンレス鋼、普通鋼など幅広い金属に対応します。

バックアップパッドとともにお使いください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.