
 


品番：EA809YP-11

品名：100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製)

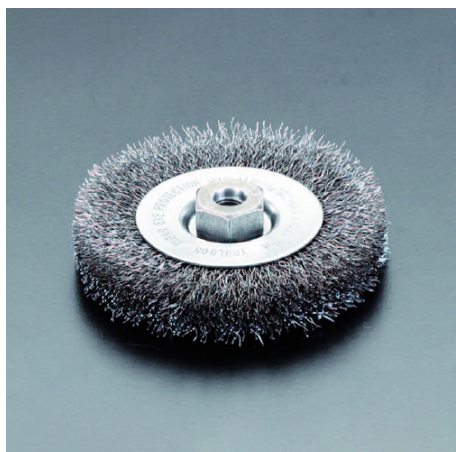

販売価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
カタログ価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/05/02 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0973ページ		



仕様

外径	100mm	線径	0.4mm
最大回転数	14,000rpm	ブラシ厚	12.7mm
材質	スチール	ねじサイズ	M10×1.5
重量	208g	トリム長	22.2mm

フレキシブルなブラシ作業に

〈ご注意〉

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.