
 


品番：EA809ZB-1

品名：φ150mm ラバーパット(マジックタイプ°)

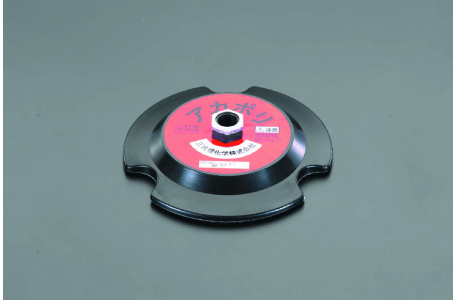

販売価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/06/21 07:22現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0965ページ		



#### 仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	用途	ワックス掛け用
サイズ	φ150×20(H)mm	ネジ穴径	M16×P2.0(ネジには保護用のスチール製ワッシャー付)
最大回転数	10000rpm	材質	ウレタン樹脂
重量	140g	取付可能部品	φ150～φ200mm マジック式スポンジ、 φ150～φ180mm 羊毛ボンネット、 φ150mm マジック式バブ・ボンネット類、 φ150mm マジック式ディスクペーパー

バフ取付用パット(マジック式)

電動サンダー用

特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。

外周部にクボミがある形状により、バフの取外しを容易にし、バフを傷めません。

柔軟性があり、ポリッシングしやすい。

※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.