
品番: EA810DN-11A

品名: DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)

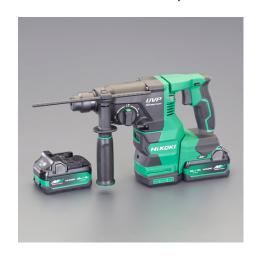

販売価格	117,000円(税抜) / 128,700円(税込)				
カタログ価格	117,000円(税抜)/128,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 00:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0850ページ				























## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH3628DA(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア: 65mm ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア:65mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約25分	回転数	NORMALモード:0~950rpm LOWモード:0~700rpm
打擊数	NORMALモード:0~4,300(回/分) LOWモード:0~3,170(回/分)	サイズ	91×358×233(H)mm
重量	サイドハンドル装着時:4.0kg サイドハンドルなし:3.8kg	付属品	バッテリー×2、充電器、ケース、サイド ハンドル、デプスゲージ、電池カバー
一充電当たりの作業量	コンクリート穴あけ(深さ40mm)2.5 Ah(マルチボルト) 錐径12.5mm:約75個	モーター	直流ブラシレスモーター

	錐径18mm:約40個				
適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ	振動3軸合成値	回転+打撃:12.1m/s2 打撃:9.9m/s2		
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池				
ビット別売					
業界初※ LED垂直サポ 2022年10月現在。国内	ポート機能 電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)	(ロータリハンマドリル)			
オートストップ機能搭載					
ビットを外さずに簡単着胆	兑				
回転数2段切替 作業内容に合わせてワン	プッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可	J能。もろい材料への穴あけが	しやすくなります。		
用途に応じて3モード切替 大形チェンジレバーにより	替 リ、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃	」に切替えできます。			
RFC機能 先端工具に急激な負荷が	がかかりモーターの回転数が急速に低下する	ると出力を停止し作業者への負	負荷を軽減します。(振り回され軽減)		
高輝度LEDライト付					
無段変速					
正逆転可能					
スリップクラッチ付					

## 株式会社エスコ

グリース密封構造

集じん機取付可

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.