


品番 : EA810DN-15

品名 : DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)

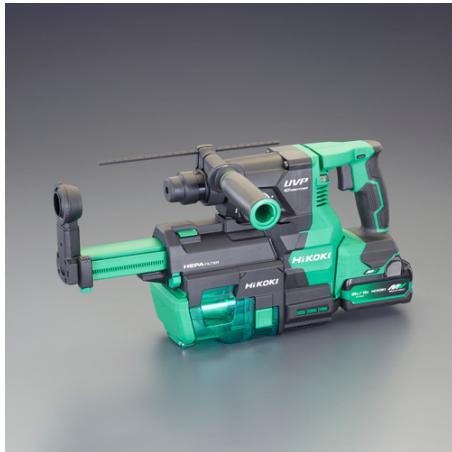

販売価格	134,100円(税抜)／147,510円(税込)		
カタログ価格	134,100円(税抜)／147,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH3628DB(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	<p>【集じんシステム装着時】 コンクリート:4.3~20mm</p> <p>【集じんシステム非装着時】 コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm</p>
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)/18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	回転数	NORMALモード:0~950rpm LOWモード:0~700rpm
打撃数	NORMALモード:0~4,300回/分 LOWモード:0~3,170回/分	サイズ	500×105×247(H)mm
重量	サイドハンドル装着時:5.0kg サイドハンドルなし:4.8kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池力バー、集じんシステム

機能	ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、スリップクラッチ付、グリース密封構造、集じんタイプ・取付可、ライト付	一充電当たりの作業量	コンクリート穴あけ(深さ40mm) 錐径12.5mm:約75個 錐径18mm:約40個
モーター	直流ブラシレスモーター	適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ
振動3軸合成値	回転+打撃:12.1m/s ²		
ビット別売・集じんタイプ			
軽量・コンパクト・低振動			
UVP機能 防振ハンドル、動吸振器により振動を低減し、好フィーリングを実現しました。			
LED垂直サポート機能 垂直をお知らせすることで垂直穴あけをサポートします。			
オートストップ機能搭載 連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させ、安定した穴あけをサポートします。			
リアクティブフォースコントロール機能付(RFC) 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。			
ビットを外さずに簡単着脱 ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。			
簡単操作パネル ワンプッシュで簡単にモード切替が可能です。			
回転数2段切替 作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすくなります。			
用途に応じて3モード切替 大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。			
高輝度LEDライト 高輝度で明るいLEDライト搭載で、狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。 集じんシステムを使用時は照射できません。			
防じん・耐水性アップスイッチ採用 スイッチハウジングが隙間のないレーザー溶着タイプのため、防じん性・耐水性がアップしました。			
電池残量表示付(バッテリー)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.