


品番 : EA810DN-1A

品名 : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)

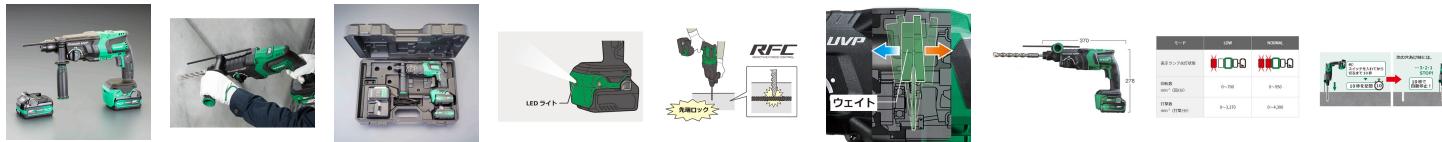

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 113,100円(税抜)／124,410円(税込) | | |
| カタログ価格 | 113,100円(税抜)／124,410円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/03 21:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0833ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DH36DPE |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | 回転数 | NORMAL:0~950min-1(回転/分) LOW:0~700min-1(回転/分) |
| 打撃数 | NORMAL:0~4,300min-1(打撃/分) LOW:0~3,170min-1(打撃/分) | 適用ビット | SDSプラスシャンクタイプ |
| サイズ | 83×368×276(H)mm | 重量 | 3.7kg(サイドハンドル装着時) 3.5kg(サイドハンドルなし) |
| バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 実用充電:約19分 満充電:約25分 | 付属品 | バッテリー×2個 充電器 デプスゲージ サイドハンドル ケース 電池カバー キャップ |

軽くてスリムなガンハンドルで抜群の取り回し

無段変速、ブレーキ、正逆転、スリップクラッチ

電池残量表示(バッテリー)

<低振動で疲れにくい(特許)>

本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。

<作業内容に合わせて切替えできる回転数2段切替搭載>

切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

<高輝度で明るいLEDライト搭載>

狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。

※ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.