


品番：EA810DN-1A

品名：DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)

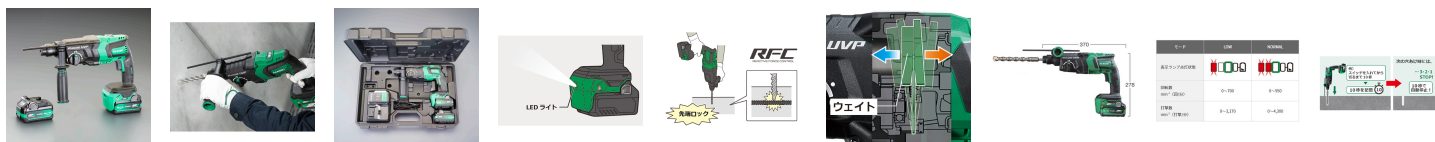

販売価格	113,100円(税抜) / 124,410円(税込)		
カタログ価格	113,100円(税抜) / 124,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH36DPE
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm
モーター	直流ブラシレスモーター	回転数	NORMAL:0~950min-1(回転/分) LOW:0~700min-1(回転/分)
打撃数	NORMAL:0~4,300min-1(打撃/分) LOW:0~3,170min-1(打撃/分)	適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ
サイズ	83×368×276(H)mm	重量	3.7kg(サイドハンドル装着時) 3.5kg(サイドハンドルなし)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	付属品	バッテリー×2個 充電器 デプスゲージ サイドハンドル ケース 電池カバー キャップ

軽くてスリムなガンハンドルで抜群の取り回し

無段変速、ブレーキ、正逆転、スリップクラッチ

電池残量表示(バッテリー)

<低振動で疲れにくい(特許)>

本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。

<作業内容に合わせて切替える回転数2段切替搭載>

切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

<高輝度で明るいLEDライト搭載>

狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。

※ビット別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.