


品番 : EA810MT-14

品名 : 14.0x305mm SDS-max ドリルビット

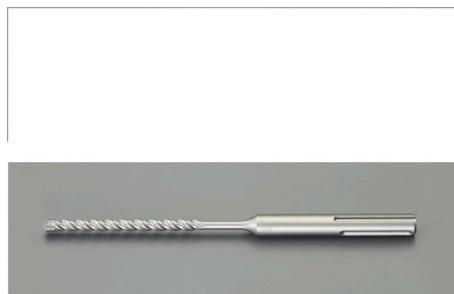

販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0989ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX140
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	14.0mm	全長	305mm
有効長	165mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル(SDS-max用)		

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.