


品番 : EA810PA-1

品名 : DC18.0V ハンマードリル(黒/充電式)

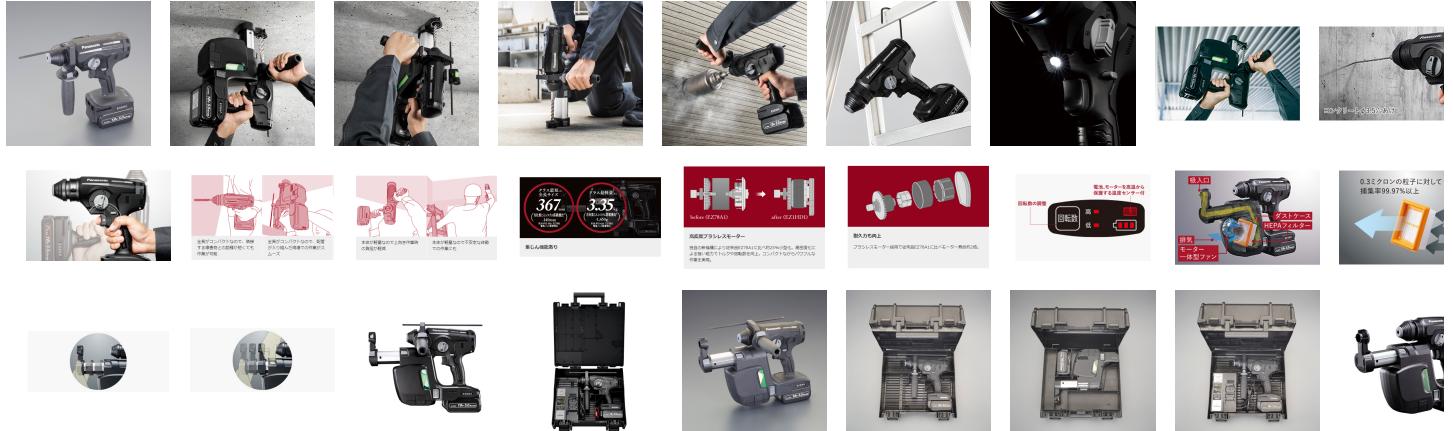

販売価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1HD1J18V-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V (リチウムイオン電池5Ah)
充電器	AC100V (50/60Hz)	充電時間	実用:約38分 フル:約54分
回転数	高速:0~950回転/分、低速0~700回転/分	打撃数	高速:0~4,200回/分、低速0~3,100回/分
サイズ	367×86×278(H)mm	重量	3.35kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル	防じん・耐水性能	IP56
穴あけ能力	【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm): 《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm):	チャック	クイックロックチャック方式 (SDSプラスシャンクに対応)

	<p>《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】</p> <p>コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)： 《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】</p> <p>コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)： 《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】</p> <p>コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)： 《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】</p> <p>コンクリート+デッキプレート1.6mm (Φ12.5×深さ40mm)：《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】</p> <p>木工・米松(Φ18×深さ120mm)： 《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工</p> <p>ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)： 《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板 (Φ80×16mm+12mm)： 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴</p>		
振動3軸合成値	16.3m/s ²	LEDライト	スイッチ連動

タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業

モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現

T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能

モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)

高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。

ブラシレスモーター

収納式引っ掛けフック、LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.