


品番：EA811AD-4.8

品名：4.8mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)

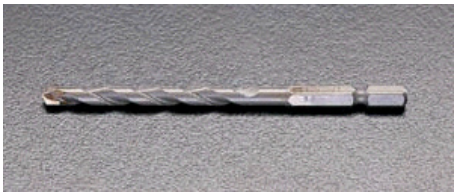

販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/24 10:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0986ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	R048
用途	ブロック・モルタル用充電ドライバードリル	刃先径	4.8mm
全長	95mm	有効長	50mm
シャンク形状	六角軸シャンク 6.35mm(1/4")	適応機種	充電インパクトドライバー
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチ取り付け可能			
一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。			
独自の超硬チップの採用により優れた切れ味			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.