


品番：EA811AP-4.5

品名：4.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)

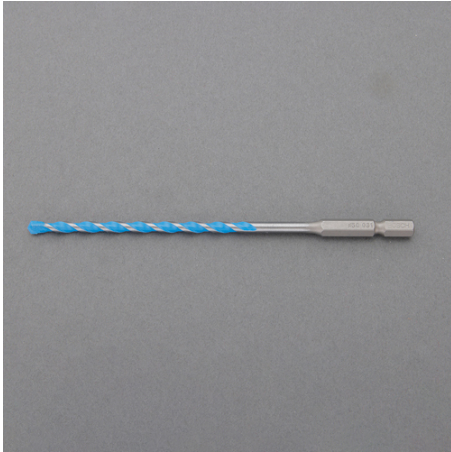

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/22 11:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|---|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB045150 |
| 刃先径(mm) | 4.5 | 全長(mm) | 150 |
| 有効長(mm) | 90 | 溝長 | 13mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4") | 適合機種 | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。 |
| 高密度超硬チップ | | | |
| ダイヤモンド精密研磨 | | | |
| 位置決めしやすい鋭利な先端部 | | | |
| 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 | | | |
| 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出 | | | |
| コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます | | | |
| 回転専用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

