


品番：EA811AP-8.5

品名：8.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)

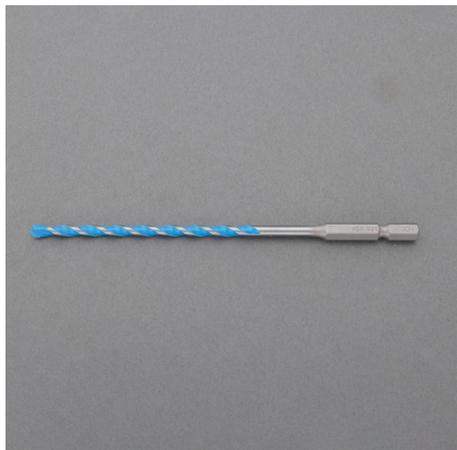

販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



### 仕様

メーカー	ポッシュ	型番	MDB085150
刃先径(mm)	8.5	全長(mm)	150
有効長(mm)	90	溝長	13mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適合機種	コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
高密度超硬チップ			
ダイヤモンド精密研磨			
位置決めしやすい鋭利な先端部			
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造			
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出			
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます			
回転専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

