



品番：EA811AP-9.5

品名：9.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)

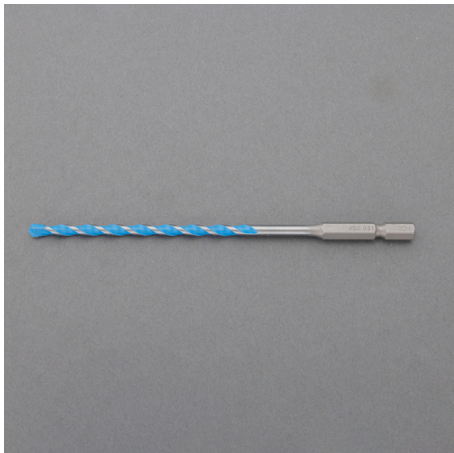

販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		

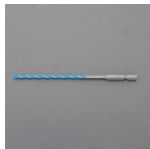

品名	規格	単位	在庫
EA811AP-9.5	9.5x150mm	本	1

品名	規格	単位	在庫
EA811AP-9.5	9.5x150mm	本	1



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB095150
刃先径(mm)	9.5	全長(mm)	150
有効長(mm)	90	溝長	13mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	適合機種	コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
高密度超硬チップ			
ダイヤモンド精密研磨			
位置決めしやすい鋭利な先端部			
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造			
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出			
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます			
回転専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

