


品番 : EA811AR-3

品名 : 3.0x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)



販売価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/22 10:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0949ページ		

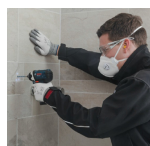

使用用途	適否
磁器タイル	○
陶器タイル	○
瓦	○
石膏ボード	○
ALC	○
コンクリート	○
鉄筋コンクリート	○
ステンレス	○
銅	○
アルミニウム	○
木材	○
プラスチック	○



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	TD030090
刃先径(mm)	3.0	全長(mm)	90
有効長(mm)	45	溝長	13mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	用途	磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
適合機種	コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。		
高密度超硬チップ			
位置決めしやすい鋭利な先端部			
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.