


品番：EA811AR-3.2

品名：3.2x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/22 12:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0949ページ | | |

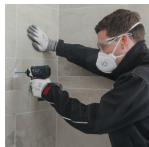

| 使用用途 | 適否 |
|--------|----|
| 磁器タイル | ○ |
| 陶器タイル | ○ |
| 瓦 | ○ |
| 石膏ボード | ○ |
| ALC | ○ |
| コンクリート | ○ |
| レンガ | ○ |
| ブロック | ○ |
| アスファルト | ○ |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------|--|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | TD032090 |
| 刃先径(mm) | 3.2 | 全長(mm) | 90 |
| 有効長(mm) | 45 | 溝長 | 13mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4") | 適合機種 | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。 |
| 高密度超硬チップ | | | |
| 位置決めしやすい鋭利な先端部 | | | |
| 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現 | | | |
| 用途 | 磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.