


品番：EA811AR-4.3

品名：4.3x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 745円(税抜) / 820円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 745円(税抜) / 820円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/22 11:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0949ページ                      |      |   |

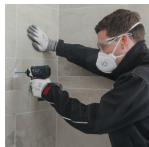

| 使用用途   | 適否 |
|--------|----|
| 磁器タイル  | ○  |
| 陶器タイル  | ○  |
| 瓦      | ○  |
| 石膏ボード  | ○  |
| ALC    | ○  |
| コンクリート | ○  |
| レンガ    | ○  |
| ブロック   | ○  |
| 木材     | ○  |
| 金属     | ○  |



### 仕様

|                               |                      |        |  |
|-------------------------------|----------------------|--------|--|
| メーカー                          | ボッシュ                 | 型番     | TD043090   |
| 刃先径(mm)                       | 4.3                  | 全長(mm) | 90   |
| 有効長(mm)                       | 45                   | 溝長     | 13mm   |
| 六角シャンク                        | 6.35mm(1/4")         | 適合機種   | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。 |
| 高密度超硬チップ                      |                      |        |  |
| 位置決めしやすい鋭利な先端部                |                      |        |  |
| 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現 |                      |        |  |
| 用途                            | 磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC |        |  |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.