


品番：EA811AR-7.5

品名：7.5x90mm 六角軸ドリルビット(磁器タイル用)

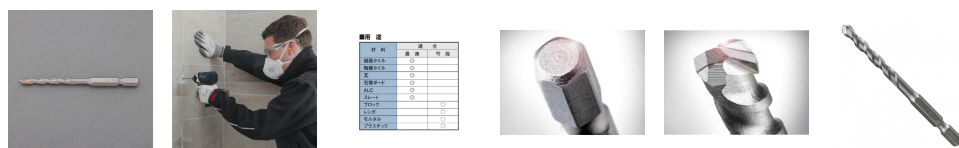

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/22 11:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0949ページ                      |      |   |



### 仕様

|                               |                      |        |  |
|-------------------------------|----------------------|--------|--|
| メーカー                          | ボッシュ                 | 型番     | TD075090   |
| 刃先径(mm)                       | 7.5                  | 全長(mm) | 90   |
| 有効長(mm)                       | 45                   | 溝長     | 13mm   |
| 六角シャンク                        | 6.35mm(1/4")         | 適合機種   | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。 |
| 高密度超硬チップ                      |                      |        |  |
| 位置決めしやすい鋭利な先端部                |                      |        |  |
| 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現 |                      |        |  |
| 用途                            | 磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC |        |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.