


品番：EA811AV-8

品名：8.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)

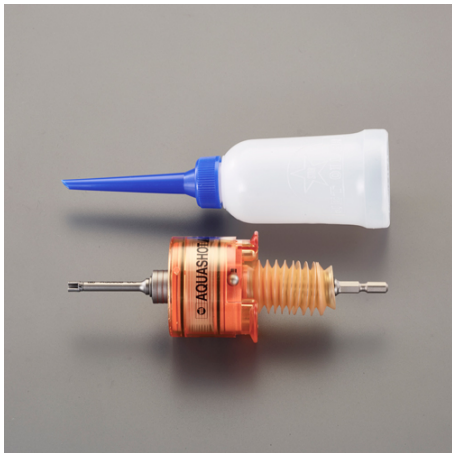

販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0991ページ		



給水タンクを本体に内蔵!  
水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや  
回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。  
即止め棒も不要。身軽な作業を実現。詳しくは、  
内蔵給水タンク型番を参照。

### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	AS080ST
商品名	アクアショット	用途	硬質磁器タイル、石材への穴あけ
セット内容	シャンクインパクト・ボディ・カッター・水 ボトル	刃先径	8.0mm
有効長	35mm	シャンク形状	六角軸シャンク 6.35mm(1/4")

給水タンクを本体に内蔵!

水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。

ボディとシャンクが簡単に脱着、他サイズが使用可能

カッターとボディはねじで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。

充電インパクトドライバー、電気ドリル(二重絶縁、回転専用)で使用してください

※電動工具の14.4V以上、回転速度が1000~3000/minで使用できます。これ以外の回転速度では水は供給されません

※水道水を使用してください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

