

品番：EA812HB-52A




品名：512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	62,400円(税抜) / 68,640円(税込)		
カタログ価格	62,400円(税抜) / 68,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



タイプ	120V	6.34A
出力	40W	4.10A
出力	120W	1.25A
出力	80W	0.7A
出力	100W	1.5A
出力	100W	1.5A
出力	100W	1.5A
出力	100W	1.5A
出力	100W	1.5A
出力	100W	1.5A

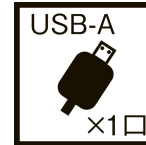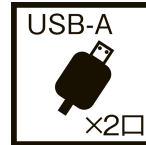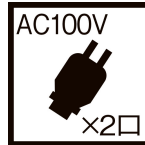

### 仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EL510ie	最大出力	1600W(瞬時)
定格出力	800W	入力電源	AC電源:AC100V/5.5A/500W ソーラーパネル:DC12-50V/7A
AC出力	100V・50/60Hz コンセント口:2	USB出力	Type-A:18W×1, 12W×2 Type-C:100W×1
充電時間	AC100V:1時間以内(80%)、1時間(100%)	バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン
容量	512Wh	サイズ	293(W)×178(D)×205(H)mm
重量	6.2kg	保護機能	過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、低電圧
仕様サイクル(残容量:80%)	4000回	使用可能温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-10~45℃
パススルー機能	出力<AC600W	UPS機能	切替時間≤10ms

#### 【高耐久性、長寿命】

無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、4000回充電でも80%の容量維持)

ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用

#### 【高機能搭載】

高機能なBMS (Battery Management System) により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示

パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下

【急速充電※AC100V接続時】

1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能

【豊富な入出力ポート】

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

日本専用仕様、AC100V正弦波出力

LEDライト搭載

付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能

※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.