

品番：EA812HB-54




品名：1632Wh/2000W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	216,000円(税抜) / 237,600円(税込)		
カタログ価格	216,000円(税抜) / 237,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2354ページ2446ページ		



電源ポート	AC100V	×3
USB-A	急速充電ポート	×4
USB-C	急速充電ポート	×2
シガーソケット	DC12V	×1
ソーラーパネル	DC11-65V	×15A

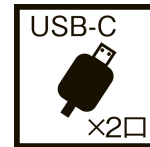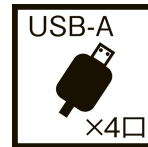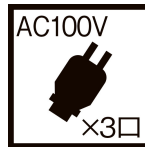

### 仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EL1630i	最大出力	4000W(瞬時)
定格出力	2000W	入力電源	AC電源:AC100V/9A/900W 自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/8A/192W ソーラーパネル:DC11-65V/15A
AC出力	100V・50/60Hz・接地2P(3ポート)	USB出力	Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	DC13.6V×3A	充電時間	AC100V:1時間以内(80%)、2時間以内(100%)
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン	容量	1632Wh
サイズ	330(W)×210(D)×335(H)mm	重量	19kg
保護機能	過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧	仕様サイクル(残存容量:80%)	3000回
使用可能温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-20~55℃	パススルー機能	入力:<AC1500W (15A) 出力:<AC1300W (13A)
UPS機能	切替時間 ≤20ms	認証	CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリーパックのみ)

日本専用仕様、AC100V正弦波出力

【急速充電※AC100V接続時】

1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能

【高耐久性、長寿命】

アルミボディで壊れにくく、無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、3000回充電でも80%の容量維持)

【豊富な入出力ポート】

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

【使いやすさ】

- ・見やすいカラー液晶ディスプレイで諸設定が画面上で出来ます。
- ・電源上部をタッチすると蓋が開き電源コードが収納可能。
- ・電源上部の蓋には夜間作業用や緊急時の「SOS」用LEDライト付き。

【寒冷地対応】

-20℃~55℃の広い温度範囲でご使用が可能です。

付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能

※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.