


品番：EA812HB-71

品名：307.2Wh/ 280W ポータブル電源

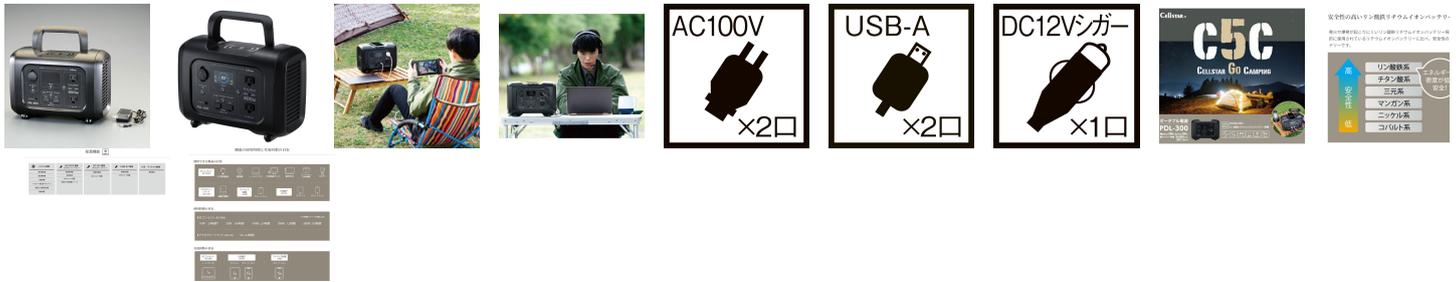

販売価格	56,600円(税抜) / 62,260円(税込)		
カタログ価格	56,600円(税抜) / 62,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0272ページ2447ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PDL-300
用途	災害の備えに、屋外テレワーク、キャンプなどに	サイズ	315(W)×160(D)×236(H)mm
重量	4.8kg	内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO4)
内蔵バッテリー容量	24,000mAh (307.2Wh)	内蔵バッテリー寿命	放充電サイクル約1000回
使用温度範囲	-5~50℃ (充電: 0~45℃)	保存温度範囲	-20~45℃
充電方法	AC充電アダプター	充電時間	14時間
LEDライト	100lm (輝度100%時)	表示器	2.7インチ VA-TFT
出力 (AC100電源)	ACコンセント: 2個 出力電圧: AC100V 50Hz/60Hz (スイッチ切替) 最大出力: 300W 定格出力: 280W 出力波形: 正弦波	出力 (DC12V電源)	アクセサリースocket: 1個 出力電圧: DC12V 定格出力電流: 8A
出力 (USB5V電源)	USB端子: 2個 [TypeA] 出力電圧: DC5V	出力 (ワイヤレス給電)	ワイヤレス給電: 1個 最大出力: 10W

	定格出力電流:2.1A+2.1A		適合機器:Qi(チー)準拠機器
入力電圧	DC15.5V 2.5A(最大)	付属品	AC充電アダプター(1.5m)、取扱説明書
家庭用コンセントと同じ安定の正弦波 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー			
多種の出力ポートと便利な機能搭載			
ワイヤレス給電 スマートフォンを置くだけ給電			
LEDライト付き 点灯・フラッシュ・SOS点滅など5つの点灯モード			
ハンドルがたためるので持ち運びが楽でコンパクトに収納可能			
液晶ディスプレイで給電状況やバッテリー残量が一目でわかる			
無駄な電力消費を防ぐ機能搭載 ・トラベルロック(誤作動防止) ・10時間タイマー(10時間の連続使用時に自動で電源オフ)			
<保護機能> ・システム保護 過充電保護、過放電保護、充電保護、バッテリー電圧低下アラーム、回路入力過電圧保護、温度保護 ・AC100V電源 過負荷保護、温度保護、出力ショート保護、回路入力部保護ヒューズ ・DC12V電源 過電流保護、出力ショート保護 ・USB 5V 電源 過電流保護、出力ショート保護			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.