


品番：EA812HG-19A

品名：68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A～15用)

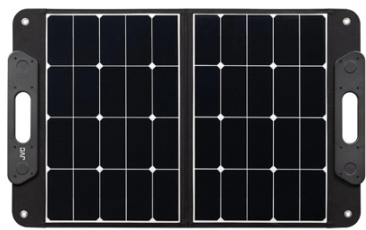

販売価格	33,700円(税抜)／37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜)／37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BH-SP68A-H
最大出力	68W	定格電圧	22V DC
定格電流	3.09A	開放電圧	26.4V DC
短絡電流	3.36A	出力	USBタイプC: 5V DC/3A(15W) USBタイプA: 5V DC/2.4A(12W)
動作温度	－10℃～65℃	サイズ(mm)	880(W)×20(D)×540(H)
収納サイズ(mm)	440(W)×40(D)×540(H)	ケーブル長さ	3m
重量(kg)	3.0		

EA812HG-11A～15用ソーラーパネル
コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。
簡単に持ち運べる折りたたみ式
防災製品等推奨品認証
USB端子による充電・給電が可能
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用
電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。

代替品



品番 EA812HG-19B
コメント EA812HG-11B～15B用ソーラーパネ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.