


品番：EA812HG-20B

品名：100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A～15用)

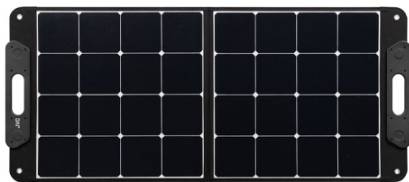

販売価格	42,900円(税抜) / 47,190円(税込)		
カタログ価格	42,900円(税抜) / 47,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		



#### 仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BH-SV100
最大出力	100W	定格電圧	18V DC
定格電流	5.55A	開放電圧	21.6V DC
短絡電流	6.1A	出力	USBタイプC: 5V DC/3A(15W) USBタイプA: 5V DC/2.4A(12W)
動作温度	-10℃～65℃	サイズ(mm)	1250(W)×20(D)×540(H)
収納サイズ(mm)	625(W)×40(D)×540(H)	ケーブル長さ	3m
重量(kg)	4.0		

EA812HG-11A～15用ソーラーパネル

コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。

簡単に持ち運べる折りたたみ式

防災製品等推奨品認証

USB端子による充電・給電が可能

太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。

パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用

電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。

最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現

自立する折りたたみスタンド付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.