


品番：EA812JC-13

品名：DC12V→AC100V/400W・DC12V 正弦波インバーター



販売価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)			
カタログ価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/30 15:08現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0277ページ			

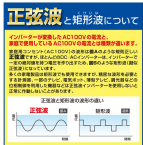

仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1787
入力電源	DC12V	出力電源	AC100V、DC12V、DC5V
コード長	1.5m	定格出力	400W
最大出力	450W	入力方式	バッテリー接続(ワニ口)
サイズ	142(W)×180(D)×50(H)mm	重量	725g
瞬間最大出力	800W	出力周波数	50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)
回路方式	P.W.M方式	USB出力	DC5V 2.4A(2口合計)
USB端子形状	Aタイプ	アクセサリソケット出力	10A未満
使用環境温度	0～40℃	ヒューズ	25A×2(本体に内蔵)
正弦波			
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の安全保護回路付			
車内で3種類の電源を使うことができます。(AC100V×2+DC5V×2+DC12V=400W)			
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。			
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応			

周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付

バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ

代替品



品番 EA812JA-33A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.