
品番: EA812JY-112

品名: 0.85m mx25m [AVS/黒]自動車用コード

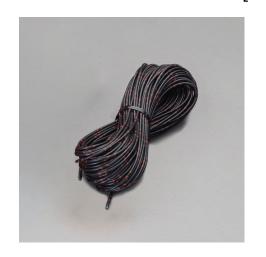

販売価格	2,440円 (税抜)/ 2,684円(税込)				
カタログ価格	2,440円(税抜)/2,684円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/19 06:04現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0280ページ				





仕様

用途	自動車用電線	カラー	黒
長さ	25m	公称断面積	0.85mm [*]
許容電流	15A	導体	素線/累線径:16本/0.26mm、形状: 撚線、 計算断面積:0.8494m㎡、外径:約 1.2mm
絶縁体標準厚さ	0.5mm	標準仕上外径	2.2mm
最大導体抵抗	0.0220Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線: 銅、 被覆: ビニール(PVC)	重量	288g

AVS線(AV線の薄被覆タイプ)

JASO D611準拠品。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.