


品番：EA813A-332

品名：1/2" オフセットアダプター用アダプター

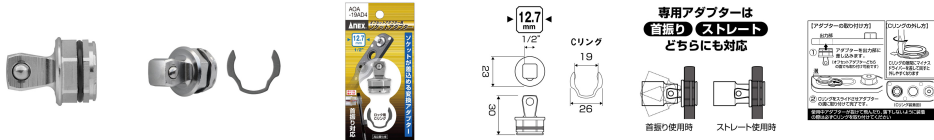

販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-19AD4
差込角	12.7mm (1/2")	全長	30mm
取付側六角対辺	19mm	材質	ソケット: 合金鋼・NBR Cリング: 炭素鋼
重量	60g		
オフセットアダプター19mm専用ソケットアダプターで市販のソケットコマが使えるアタッチメント			
ソケットを引き出すと首振り、押し込むとストレートの2通りで使える			
±12°まで角度をつけることができます。			
オフセットアダプターを本体に固定するためのCリング付き			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.