


品番：EA813A-44

品名：17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター

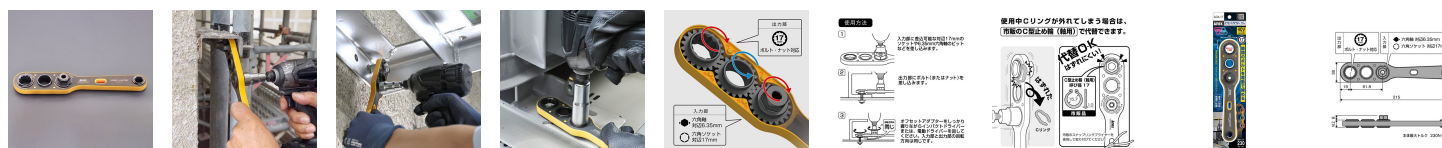

販売価格	7,170円(税抜) / 7,887円(税込)		
カタログ価格	7,170円(税抜) / 7,887円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-17
用途	電気設備の架台、ダクトレール、単管パイプ周りのボルト回し	仕様	入力部: 17mm六角、6.35mm六角 出力部: 17mm六角(二重六角) 40V対応(18Vにも対応)
最大トルク	230N・m	全長	215mm
材質	炭素鋼、合金鋼、PP、TPE		

狭所のボルト・ナット回しの時短と省力を実現する電動ドライバー用アタッチメント工具

別売の専用ソケットを出力部に取り付ければ、H8～H21までのボルトに対応します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.