


品番：EA813A-44S

品名：17mm 電動ドライバー用オフセットアダプターセット

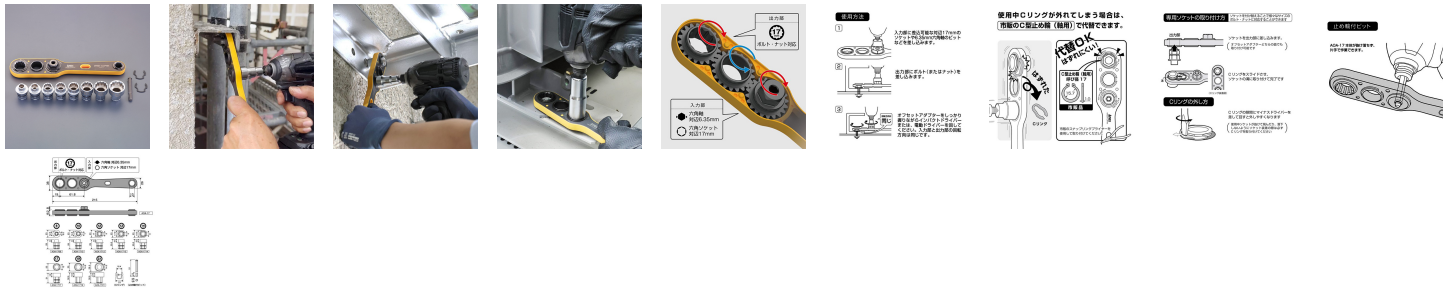

販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-17S1
用途	電気設備の架台、ダクトレール周りのボルトに	仕様	入力部: 17mm六角、6.35mm六角 出力部: 六角(二重六角) 40V対応(18Vにも対応)
セット内容	オフセットアダプター(H17mm対応) 専用ソケット: H8・10・12・13・14・17・19・21mm 止め輪付ビット ソケットCリング(2ヶ) 収納ケース	最大トルク	230N・m
材質	本体: 炭素鋼、合金鋼、PP、TPE ソケット: 合金鋼 Cリング: 炭素鋼 止め輪付ビット: 炭素鋼		

狭所のボルト・ナット回しの時短と省力を実現する電動ドライバー用アタッチメント工具

H8～H21のボルト・ナットに対応

オフセットアダプター本体が抜け落ちず、片手で作業ができる止め輪付ビットを付属

持ち運びに便利な収納ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.