


品番 : EA813A-45S

品名 : オフセットアダプターソケットセット

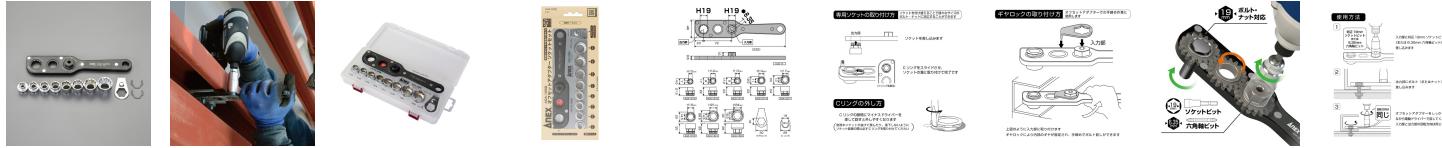

販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	AOA-19S2
用途	建築(胴縁、胴差、両引きボルト) 電気設備工事(室外機架台組付け)	〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・オフセットアダプター・専用ソケット(12角): 10・12・13・14・17・19・21・24mm・ギヤロック・Cリング(2個)
最大トルク	本体:180N・m	材質	本体:炭素鋼、PC、合金鋼 ソケット:合金鋼 Cリング:炭素鋼 ギヤロック:炭素鋼
重量	865g		
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント			
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動ドライバーの力を伝えます			
H10~H24の専用ソケットを付属しあらわる場面に対応できます			
手締めができるギヤロック付き			
収納、持ち運びに便利なケース付き			
19mm六角対応			
40V対応インパクトドライバー(18Vにも対応)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.