


品番：EA813A-49

品名：電動ドライバー用オフセットアダプター

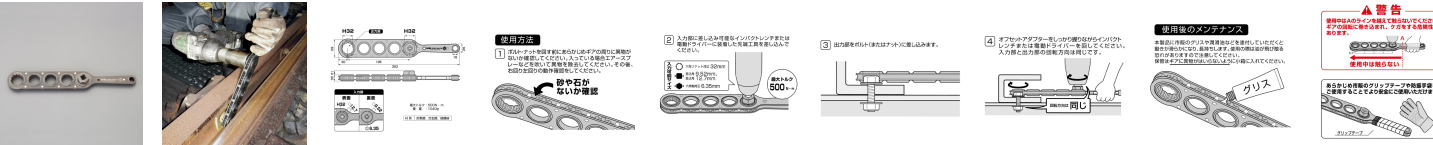

販売価格	128,600円(税抜)／141,460円(税込)		
カタログ価格	128,600円(税抜)／141,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0990ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-32L
仕様	32mm六角対応	サイズ	H32
最大トルク	500N・m	入力部	H32六角、9.52四角、12.7四角、6.35六角
出力部	H32六角(二重六角)	材質	炭素鋼・合金鋼・硬鋼線
重量	1.24kg		
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。			
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント			
大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ			
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます			
鉄道路線のメンテナンスなど、とどかない奥まった所にも使えるロングタイプ(入出力間距離196mm)			
インパクトレンチにも対応			
※専用ソケットの取り扱いはありません。 (EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)			
インパクトドライバー対応			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.