


品番：EA813AC-101

品名：#2x 65mm 衝撃吸収ハイパ°-スリムビット(2本組)

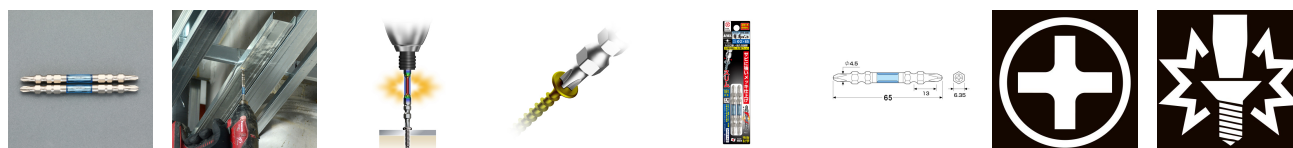

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 550円(税抜) / 605円(税込) | | |
| カタログ価格 | 550円(税抜) / 605円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/21 03:30現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0985ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|---------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ARHS-2065 |
| 商品名 | ハイパー龍韌ビット スリム | サイズ | (+) #2 |
| 全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 ・CA 樹脂部:PP | 入数 | 2本 |
| サビに強いメッキ仕上げ | | | |
| 先端が見やすい両頭スリムタイプ | | | |
| トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを抑制 | | | |
| 先端欠けに強い | | | |
| 耐久性が抜群 | | | |
| マグネット付き | | | |
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

