


品番：EA813AC-132

品名：#1x100mm [+]  
細硬ダイヤモンドビット(1本)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 655円(税抜)／721円(税込)            |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 655円(税抜)／721円(税込)            |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/19 17:47現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
|                                                                                   | カタログページ | 0985ページ                      |      |   |

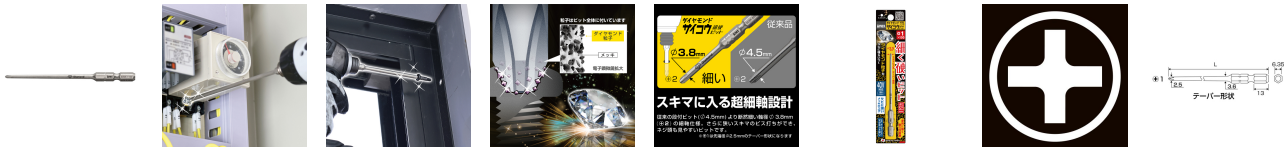

仕様

|                                                    |                      |        |               |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|
| メーカー                                               | アネックスツール (Anex)      | 型番     | ADSK-1100     |
| 用途                                                 | 内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器などに | サイズ    | #1            |
| 全長                                                 | 100mm                | 六角シャンク | 6.35mm (1/4") |
| 入数                                                 | 1本                   |        |               |
| ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。 |                      |        |               |
| 先端径φ2.5mm～軸元径φ3.5(テーパ形状)の極細軸の段付きビット                |                      |        |               |
| 高靱性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い                   |                      |        |               |
| 耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力)                     |                      |        |               |
| 鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし                                 |                      |        |               |
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群              |                      |        |               |
| サビに強いメッキ処理                                         |                      |        |               |
| 40V対応(18Vにも対応)                                     |                      |        |               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

