


品番：EA813AE-102

品名：#2x 85mm 衝撃吸収ダ`イヤモンド`スリムビット(1本)

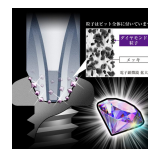

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 610円(税抜) / 671円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 610円(税抜) / 671円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/18 15:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0985ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                 |      |   |
|--------|-----------------|------|---|
| メーカー   | アネックスツール (Anex) | 型番   | ADRS-2085                                       |
| 商品名    | ダイヤモンド龍靱ビット スリム | 用途   | ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに<br>・屋外作業や水廻り作業に |
| サイズ    | (+) #2          | 全長   | 85mm  |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm)   | 最高硬度 | HRC 62.5  |
| 重量     | 22g             | 材質   | クロモリブデンバナジウム鋼・CA                                |
| 入数     | 1本              |      |   |

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスも落とさない

ネジ頭が見やすいスリムタイプ

サビに強いメッキ処理

高靱性・高硬度で折れに強く・摩耗に強い

トーション部で衝撃を吸収

鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし

カムアウトを抑制

40V対応(18Vにも対応)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.