


品番：EA813AF-12

品名：#2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/18 13:37現在)		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	0551ページ		

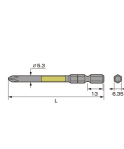

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRD5-2082
商品名	黒龍靱ビット 段付	サイズ	(+) #2
全長	82mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
最高硬度	HRC 62.5	材質	ビット:クロモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
重量	80g	入数	5本
マグネット付			
先端が見やすく、奥まった作業に便利な段付きタイプ			
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続			
抜群の喰いつきで滑りにくい			
曲がりに強く、芯ブレを抑制			
トーション部で衝撃を吸収			
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに			
マグネット付き			
40Vインパクト対応(18Vにも対応)			

RoHS2適合品

電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)

代替品



品番 EA813AF-2

コメント 2本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.