 



品番 : EA813AF-133

品名 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,570円(税抜) / 1,727円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,570円(税抜) / 1,727円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/12/19 17:44現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1024ページ | | |

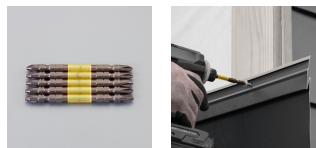

仕様

| | | | |
|------|----------------|--------|-------------------|
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABRM5-2110 |
| 商品名 | 黒龍鞠ビット タフ | サイズ | (+) #2 |
| 全長 | 110mm | 六角シャンク | 1/4" |
| 最高硬度 | HRC62.5 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・PP |
| 重量 | 120g | 入数 | 5本 |

高硬度・高韌性

ハードな作業に強い衝撃吸収ビット

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

折れに強く高耐久性

厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40V対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

代替品



品番 EA813AF-43

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.