
 


品番：EA813AF-22

品名：#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)

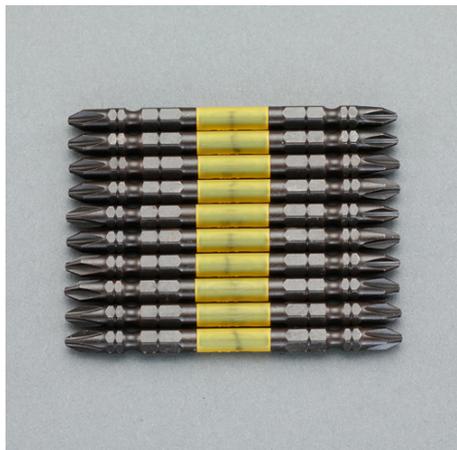

販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 03:22現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0985ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABR-14M-2-85
商品名	黒龍靱ビット タフ	サイズ	(+) #2
全長	85mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
最高硬度	HRC 62.5	材質	ビット:クロモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
重量	153g	入数	10本

高靱性・高硬度ビット

ハードな作業に強い衝撃吸収ビット

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付け作業に

マグネット付き

40V対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.